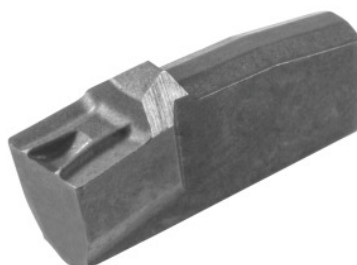


Garant**Insteekplaat neutraal, HU9310, Steekbreedte w: 1,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	275006 1,5
GTIN	4062406805937
Artikelklasse	21H

Omschrijving**Uitvoering:**

Met geslepen flanken.

Toepassing:

Voor kleine insteek-Ø in combinatie met snijplaathouders nr. 274010 – 274026.

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 274010 – 274026. Boorstangen nr. 274170 – 274171.

T.b.v.:

Voor kleine insteek-Ø in combinatie met snijplaathouders nr. 274010 – 274026.

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,15 mm
Coating	ongecoat
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Steekbreedte w	1,5 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,03 mm/omw,
Snedecondities	continu

Soort	HU9310
Aantal wisselingen/snijkmanten	1
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	380 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	360 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	280 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		