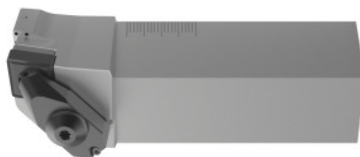


**Garant****GARANT Master eco klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250003 25/12
GTIN	4067263121169
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	100 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	30 mm
ISO-code houder	DCLNR/L 2525H12
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
Onderlegplaat	259031 49
Serie	Master Eco
Plaatafmeting	12 mm
Schachtgrootte	25 mm

Schroef voor onderlegplaat	259027 8
Klemstuk, schroef, O-ring	259036 22
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

Klemstukunit Type 22	259036 22
Onderlegplaat Type 49	259031 49
Schroef voor onderlegplaat Type 8	259027 8