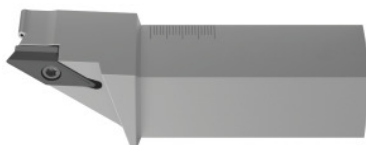


Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261123 25/16
GTIN	4067263122586
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

ISO-code houder	SVJBR/L 2525X16
geschikte wisselplaat	VB.. 1604..
Functiebreedte L ₄	32 mm
Schachtgrootte	25 mm
Totale lengte L	110 mm
Onderlegplaat	259033 5
Plaatafmeting	16 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 7
Koplengte L ₁	40 mm

Serie	Master Eco
Wisselplaatschroevenset	269023 3
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder