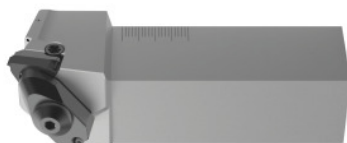


Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder klemstukklemming, links, Schacht- /
plaatafmeting L: 20/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	272005 20/16
GTIN	4067263122692
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Levering:

Met onderlegplaat 1,5°.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

Onderlegplaat 1,5°	279819 2
Serie	Master Eco
Klemstuk, schroef, O-ring	279835 4
Functiebreedte L ₄	25 mm
Onderlegplaatschroef	279824 1
Schachtgrootte	20 mm
Totale lengte L	90 mm
Koplengte L ₁	30 mm

Plaatafmeting	16 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Klemdraaihouder