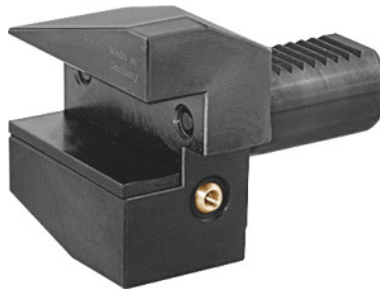


**Gereedschapsopname vorm B5 radiaal, rechts, lang, Schacht-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319047 40
GTIN	4067263201298
Artikelklasse	32V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

h_1	25 mm
h_2	25 mm
h_5	32,5 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
b_1	118 mm
l_2	44 mm
l_1	22 mm

Schacht-Ø d ₁	40 mm
b ₂	75,5 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname