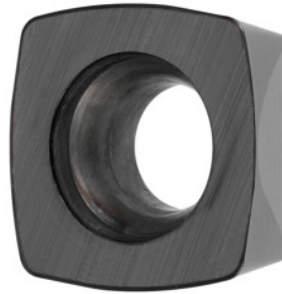


Garant
XDLW 09T308 TN, HB7720, Type: ST1400

Bestelgegevens

Bestelnummer	212950 ST1400
GTIN	4045197453877
Artikelklasse	21A

Omschrijving
Opmerking:

 Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

 Voeding f_z per tand: 0,79 mm

ISO-code wisselplaat: XDLW 09T308 TN

Type: ST1400

Hoekradius: 0,8 mm

 Programmeerradius bij $a_{p \max}$: 1,99 mm

Technische beschrijving

Type	ST1400
ISO-code wisselplaat	XDLW 09T308 TN
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	1,99 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7720
Snijmateriaal	HM

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1,15 mm
Voeding f_z per tand	0,79 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		