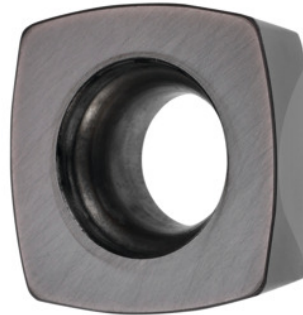


**Garant****XDLW 120408 TN, HB7720, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212975 ST1400
GTIN	4045197454911
Artikelklasse	21A

**Omschrijving****Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ Voeding  $f_z$  per tand: 1 mm

ISO-code wisselplaat: XDLW 120408 TN

Type: ST1400

Hoekradius: 0,8 mm

Programmeerradius bij  $a_{p \max}$ : 2,6 mm**Technische beschrijving**

Type	ST1400
ISO-code wisselplaat	XDLW 120408 TN
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	2,6 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7720
Snijmateriaal	HM

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1,8 mm
Voeding $f_z$ per tand	1 mm
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	170 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		