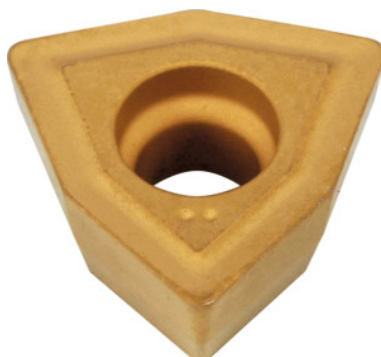


**Garant****WOEX 040304 S, HB7630, Type: ST1400**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	232510 ST1400
GTIN	4045197346452
Artikelklasse	21E

## Omschrijving

**T.b.v. :**

GARANT wisselplaat-volboor nr. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Verspaningsstrategie: MTC

Voeding f: 0,1 mm/omw.

## Technische beschrijving

Voeding f	0,1 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten	3
ISO-code wisselplaat	WOEX 040304 S
Soort	HB7630
Snijmateriaal	HM
Verspaningsstrategie	MTC
Producttype	Wisselplaat voor het boren

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	275 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	275 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	215 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	125 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	125 m/min	P
GG(G)	beperkt geschikt	175 m/min	K
nat maximaal	geschikt		