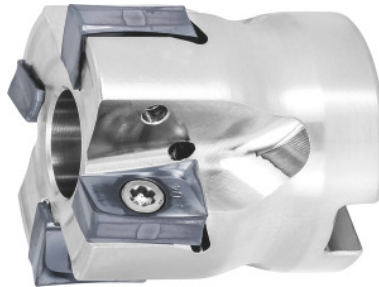


**Hoekfrees 90° MEW, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 40/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	225210 40/4
GTIN	4960664648672
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:
efficiënt met 4 snijkanten.

Technische beschrijving

Wisselplaatafmeting	15
Opnameboring-Ø	16 mm
Wisselplaatschroef	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	15 mm
geschikte wisselplaat	LOMU..
Snijkant-Ø D_c	40 mm
Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoeppassing	Hoekfreesen

Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229714
-------------	--------