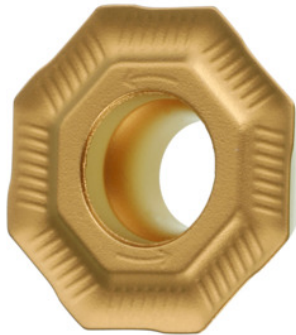


Garant**OFMT 050405 TR, HB7525, Type: ST900**

Bestelgegevens

Bestelnummer	213320 ST900
GTIN	4045197454935
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

uiterst stabiele wisselplaten volgens de gestandaardiseerde ISO-afmetingen precisiegesinterd en geslepen. Fijnkorrelige substraten zorgen voor grote taaheid en slijtvastheid.

Type: ST900

Hoekradius: 0,5 mm

Voeding f_z per tand: 0,17 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,17 mm
Type	ST900
Hoekradius	0,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	8
ISO-code wisselplaat	OFMT 050405 TR
Soort	HB7525

Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	280 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	260 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	135 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	110 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	145 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	170 m/min	K
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		