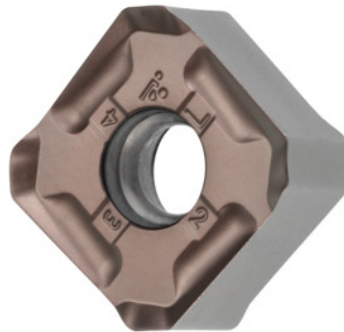


**Garant**
**SNMU 14T7 ANER, HB7520, Type: ST900**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	213446 ST900
GTIN	4045197605979
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

### Uitvoering:

Dubbelzijdig met 2x4 snijkanten.

### Advies:

**Voor de hoogste oppervlaktekwaliteit plattolerantie E kiezen en met schraapfreespla(a)t(en) combineren.**

### Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Maximale snijdiepte  $a_{p \max}$ : 6 mm

Voeding  $f_z$  per tand: 0,3 mm

## Technische beschrijving

Voeding $f_z$ per tand	0,3 mm
Type	ST900
ISO-code wisselplaat	SNMU 14T7 ANER
Soort	HB7520
Snijmateriaal	HM

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	6 mm
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	280 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	260 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		