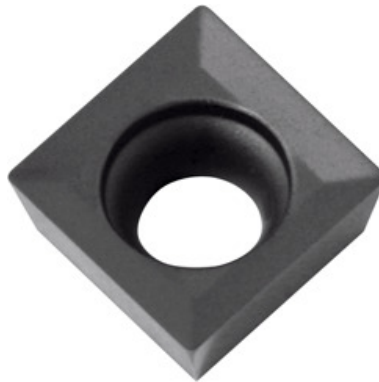


**Garant****MPHX 060202 TN, HB7720, Type: UNI**

### Bestelgegevens

Bestelnummer	217231 UNI
GTIN	4045197579003
Artikelklasse	29W

### Omschrijving

MPHX 060202 TN UNI Voeding  $f_z$  per tand: 0,1 mm

### Technische beschrijving

Type	UNI
Voeding $f_z$ per tand	0,1 mm
ISO-code wisselplaat	MPHX 060202 TN
Soort	HB7720
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
--	--------------	-------	----------

Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	220 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	65 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	65 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	175 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	65 m/min	M
GG(G)	geschikt	175 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		