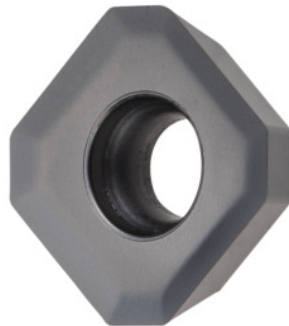


Garant**SDHT 0903 AEFN met diamantcoating, HB7810, Type: ALU****Bestelgegevens**

Bestelnummer	214481 ALU
GTIN	4045197555731
Artikelklasse	21B

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Wisselplaten geschikt voor hogere snijnelheden en voedingen.**
- **Precisiegesinterd en geslepen voor uitstekende oppervlaktekwaliteiten.**
- **Fijnkorrelige structuur voor grote taaheid en slijtvastheid.**

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 3$ mm.

Voeding f_z per tand: 0,19 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,19 mm
Type	ALU
ISO-code wisselplaat	SDHT 0903 AEFN
Soort	HB7810
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	1500 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	1300 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	680 m/min	N
Grafiet, GFK, CFK	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		