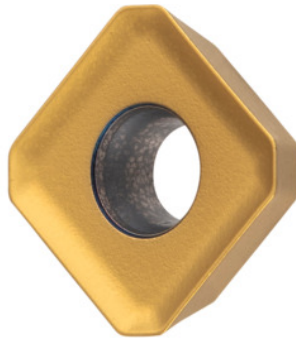


Garant**SDMX 0903 AFEN, HB7635, Type: INOX**

Bestelgegevens

Bestelnummer	214460 INOX
GTIN	4045197302908
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

- Wisselplaten geschikt voor hogere snijnelheden en voedingen.
- Precisiegesinterd en geslepen voor uitstekende oppervlaktekwaliteiten.
- Fijnkorrelige structuur voor grote taaheid en slijtvastheid.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 3 \text{ mm}$.

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,14 mm
Type	INOX
Plaatdikte E	3,18 mm
ISO-code wisselplaat	SDMX 0903 AFEN
Soort	HB7635
Snijmateriaal	HM

Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	270 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt	220 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	220 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	150 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	105 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	50 m/min	S
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		