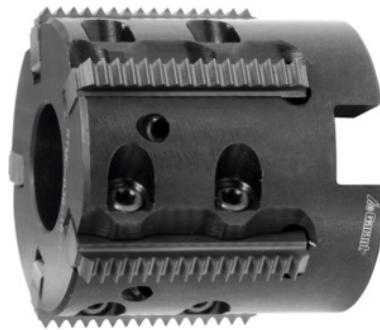


Garant**Hoogrendement-draadreeskop, met boring, Werk-Ø D: 36mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218054 36
GTIN	4045197412546
Artikelklasse	21R

Omschrijving**Uitvoering:****HPC-draadrees** voor **kortere bewerkingstijden.****Toepassing:****Universeel** toepasbaar voor **rechtse en linkse buiten- en binnendraad.** Voor **bewerking van doorlopende en blinde gaten.****Opmerking:**

Frees nr. 218050 maat 17/26 en 17/36 geschikt voor spoed tot en met 2,5 mm.

Frees nr. 218050 maat 30/65 geschikt tot spoed < 5.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	33,5 mm
Werk-Ø D	36 mm
Plaatafmeting	25
Fixeerbout	219926
Opnameboring-Ø H7	16 mm
Aantal snijkanten Z	5

Maximale snijdiepte S_{max}	25 mm
Aantal spaangroeven	5
Schachtuitvoering	met boring
Toepassing bij boringtype	Blind gat
Toepassing bij boringtype	Doorlopend gat
Snijrichting	links en rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Draadrees

Accessoires

Spanschroef	219928
Spanschroef	219926