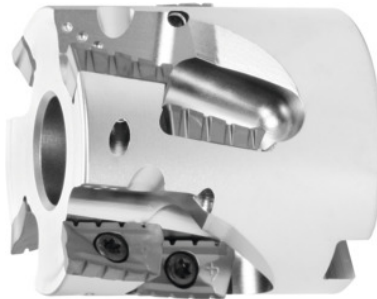


**Hoekfrees 90° MECH17, met boring, Ø D / Zeff: 100/6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227655 100/6
GTIN	4960664579303
Artikelklasse	250

Omschrijving**Uitvoering:**

gegroefde wisselplaten voor gereduceerde snijkrachten en vibraties. Naar verhouding zijn grotere ingrijpingsbreedtes a_e bij een gelijke snijdiepte a_p mogelijk.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	229709 (T15; 3,5 Nm)
Totale lengte L_{totaal}	85 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	59 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 1704
Snijkant-Ø D_c	100 mm
Opnameboring-Ø	40 mm
ISO-code wisselplaat	BDMT 170408
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	6
Aantal wisselplaten	24
Schachtuitvoering	met boring

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	nee
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229709
-------------	--------