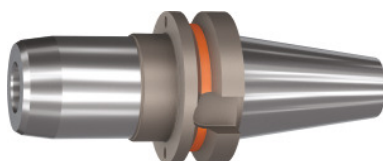


**Garant****Hydrohouder BASIC slank, vorm AD, BT 30 kort, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303820 12
GTIN	4067263239703
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Rondloop  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Balluff-chip-boring.
- Axiale lengteverstelling mogelijk, verstelafstand 10 mm.
- Flexibel dankzij gebruik van reduceerhulzen.
- Koelvloeistofdruk tot 80 bar.

**Toepassing:**

Voor boren, ruimen en nafrezen.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, reduceerhulzen nr. 302135 – 302187.

**Technische beschrijving**

a	1 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Afkoppellengte A-maat	55 mm
Buiten-Ø D	46 mm
Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Opname	BT 30 kort
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	JIS B6339

Opnamenorm	ISO 7388-2
Vorm	AD
Inwendige koeling	ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Uitvoering	BT-DC