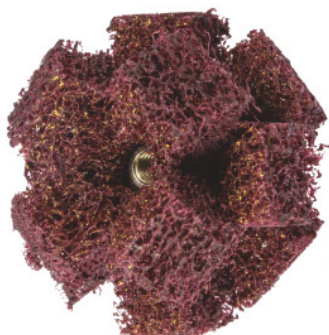


Garant**Lamellenslijpschijf, Ø 38 mm, Korrelvergelijking: 180****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 555917 180 |
| GTIN | 4067263290704 |
| Artikelklasse | 51E |

Omschrijving**Uitvoering:**

Assortiment met geselecteerde slijpstiften in de meest gangbare vormen en afmetingen.
Schacht-Ø 3 mm. 3-laags.

Toepassing:

Voor het reinigen, afbramen en finishen van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals **boringen**, **binnendraad**, **buizen** en **verdiepingen**. Met spanstift nr. 555920 gebruiken.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Kleur | rood |
| Korrelvergelijking | 180 |
| Fijnheidsgraad | middel |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % |
| Productnaamattribuut | Ø 38 mm |
| Aanbevolen toerental | 7500 min ⁻¹ |

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Maximaal toerental | 13000 min ⁻¹ |
| Producttype | Lamellenslijpschijf |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| CuZn | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | geschikt | | |
| Hout | geschikt | | |
| Steen | onder voorwaarden geschikt | | |
| Lakken | geschikt | | |
| Uni | geschikt | | |
| nat maximaal | onder voorwaarden geschikt | | |
| droog | geschikt | | |