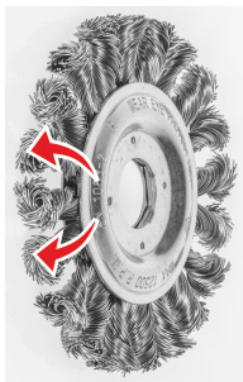


HOLEX**Ronde borstel Afwisselend gedraaid, staaldraad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×boring-Ø d1 / schroefdraad M: 115X22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	571207 115X22
GTIN	4067263906704
Artikelklasse	57H

Omschrijving**Uitvoering:**

Rechte ronde borstel met gladde draad, 0,50 mm, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

Toepassing:

Voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.

Afwisselend gedraaid (rechts / links) voor een hogere agressiviteit bij zwaar borstelwerk. Zeer geschikt voor het gebruik bij hoeken en randen, geluidsarm draaiend.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	12500 min ⁻¹
Bezetting breedte L ₁	14 mm
Borstel-Ø D ₁	115 mm
Boring-Ø d ₁	22 mm

Aantal gedraaide draaddelen	20
Borsteldraaddikte	0,5 mm
Lengte borsteldeel H ₁	24 mm
Bezettingmateriaal	Staaldraad
Producttype	Ronde borstel