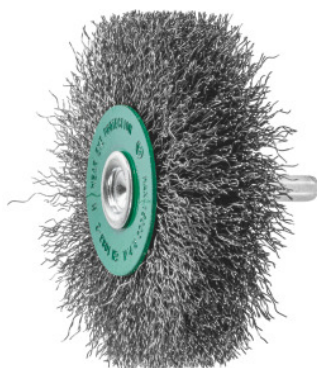


HOLEX**Ronde borstel op stift RVS-draad 0,30 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 70X16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574225 70X16
GTIN	4067263934721
Artikelklasse	57H

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, **stift-Ø 6 mm**.

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.

Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	15000 min ⁻¹
Borsteldraaddikte	0,3 mm
Bezettingsbreedte L ₁	13 mm
Borstel-Ø D ₁	70 mm
Lengte borsteldeel H ₁	19 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm

Bezettingmateriaal	RVS-draad
Draaiing van draaddelen	gegolfd
Producttype	Ronde borstel