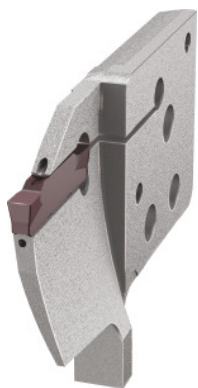


**Garant****Vario plus eco snijplaathouder convex voor vlakke insteek, links, Ø-bereik insteek D1 / D2: 26/34mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 274513 26/34  |
| GTIN          | 4067263950356 |
| Artikelklasse | 21U           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geoptimaliseerde systeemstabiliteit dankzij meervoudige schroefklemming en vormsluiting.

**T.b.v.:**

Klemhouder nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Let op:**

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

**Opmerking:**

D<sub>1</sub> = minimale Ø voor de eerste insteek / D<sub>2</sub> = maximale Ø voor de eerste insteek.

**Technische beschrijving**

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| geschikte wisselplaat                | Nr. 273656 – 273749 |
| maximale snijdiepte t <sub>max</sub> | 16 mm               |
| Serie                                | Eco                 |
| maximale 1e insteek-Ø D <sub>2</sub> | 34 mm               |

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| minimale 1e insteek-Ø D <sub>1</sub> | 26 mm           |
| Inzetsoort                           | links           |
| Inwendige koeling                    | ja              |
| Steekbreedte w                       | 2 mm            |
| Producttype                          | Snijplaathouder |