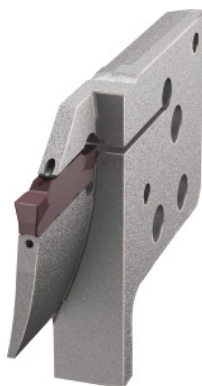


Garant**Vario plus Eco snijplaathouder concaaf voor vlakke insteek, links, Ø-bereik insteek D1 / D2: 110/170mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 274519 110/170 |
| GTIN | 4067263950950 |
| Artikelklasse | 21U |

Omschrijving**Uitvoering:**

Geoptimaliseerde systeemstabiliteit dankzij meervoudige schroefklemming en vormsluiting.

T.b.v.:

Klemhouder nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Opmerking:

D_1 = minimale Ø voor de eerste insteek / D_2 = maximale Ø voor de eerste insteek.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Serie | Vario Plus Eco |
| maximale 1e insteek-Ø D_2 | 170 mm |
| maximale snijdiepte t_{max} | 21 mm |
| geschikte wisselplaat | Nr. 273656 – 273749 |

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| minimale 1e insteek-Ø D ₁ | 110 mm |
| Inzetsoort | links |
| Inwendige koeling | ja |
| Steekbreedte w | 3 mm |
| Producttype | Snijplaathouder |