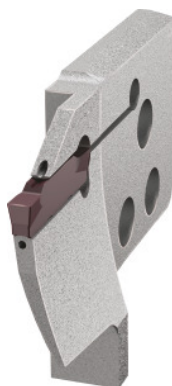


Garant**Vario plus eco snijplaathouder concaaf voor vlakke insteek, rechts, Ø-bereik insteek D1 / D2: 90/130mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274522 90/130
GTIN	4067263962335
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Geoptimaliseerde systeemstabiliteit dankzij meervoudige schroefklemming en vormsluiting.

T.b.v.:

Klemhouder nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Opmerking:

D₁ = minimale Ø voor de eerste insteek / D₂ = maximale Ø voor de eerste insteek.

Technische beschrijving

maximale snijdiepte t _{max}	28 mm
minimale 1e insteek-Ø D ₁	90 mm
geschikte wisselplaat	Nr. 273656 – 273749
maximale 1e insteek-Ø D ₂	130 mm

Gegevensblad

Serie	Eco
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Steekbreedte w	4 mm
Producttype	Snijplaathouder