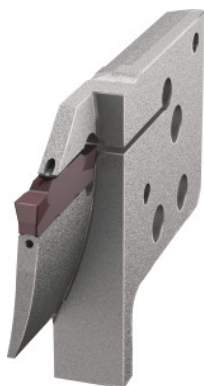


Garant**Vario plus eco snijplaathouder concaaf voor vlakke insteek, links, Ø-bereik insteek D1 / D2: 26/41mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274523 26/41
GTIN	4067263962373
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Geoptimaliseerde systeemstabiliteit dankzij meervoudige schroefklemming en vormsluiting.

T.b.v.:

Klemhouder nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Opmerking:

D_1 = minimale Ø voor de eerste insteek / D_2 = maximale Ø voor de eerste insteek.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	Nr. 273656 – 273749
Serie	Eco
maximale 1e insteek-Ø D_2	41 mm
maximale snijdiepte t_{max}	22 mm

Gegevensblad

minimale 1e insteek- \varnothing D ₁	26 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Steekbreedte w	4 mm
Producttype	Snijplaathouder