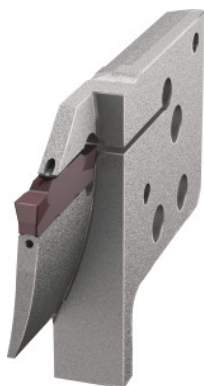


**Garant****Vario plus eco snijplaathouder concaaf voor vlakke insteek, links, Ø-bereik insteek D1 / D2: 52/72mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274523 52/72
GTIN	4067263962397
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geoptimaliseerde systeemstabiliteit dankzij meervoudige schroefklemming en vormsluiting.

**T.b.v.:**

Klemhouder nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Let op:**

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

**Opmerking:**

$D_1$  = minimale Ø voor de eerste insteek /  $D_2$  = maximale Ø voor de eerste insteek.

**Technische beschrijving**

minimale 1e insteek-Ø $D_1$	52 mm
maximale snijdiepte $t_{max}$	25 mm
maximale 1e insteek-Ø $D_2$	72 mm
geschikte wisselplaat	Nr. 273656 – 273749

## Gegevensblad

Serie	Eco
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Steekbreedte w	4 mm
Producttype	Snijplaathouder