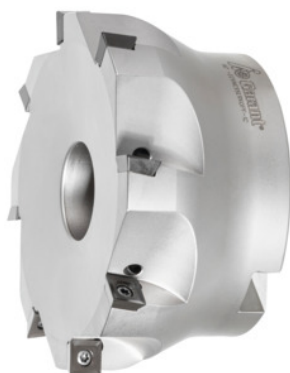


Garant**Vlak- / hoekfrees 90°, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 100/8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215050 100/8
GTIN	4045197281036
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Gehard gereedschapsstaal voor trillingsarm draaien en langdurig gebruik. Dankzij uitgesproken vlakke snijkant wordt een zeer goede oppervlaktekwaliteit verkregen.

Opmerking:

om alle **4 snijkanten** te kunnen gebruiken, moet de wisselplaat **altijd in de aangegeven richting worden gedraaid**.

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 9IP** gebruiken.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	SOMT 09T304
Wisselplaatschroevenset	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Opnameboring-Ø	32 mm
Totale lengte L _{totaal}	50 mm
Snijkant-Ø D _c	100 mm

Aantal snijkanten Z	8
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
Wisselplaatschroevenset10-delig	219810
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 9IP	674252 9IP