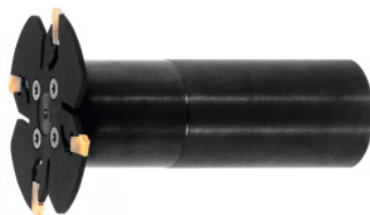


**Garant**

**Schijf- / zaagfrees met cilinderschacht Staal breedte ap = 1,5 mm, Ø D / aantal snijkanten Z: 63/4mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	218410 63/4
GTIN	4045197533449
Artikelklasse	21P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoogrendement-zaagfreessysteem, variabel in de samenstelling van kraag en **voordelig stalen blad** of kraag en **uiterst nauwkeurig, temperatuurbestendig HSS-blad**.

**Toepassing:**

Voor het groef- en doorfrezen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

**Toepassing promotietekst:**

Voor het groef- en doorfrezen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

Bestelnummer: 218440 tot 218444 (zie hoofdcatalogus)

**Let op:**

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

**Opmerking:**

Schijf- / zaagfrees tot Ø D = 200 mm leverbaar.

HSS-reservebladen kunnen als toebehoren worden nabesteld.

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	XC.. 1113
Maximale insnijdiepte $a_{e\max}$	15,75 mm

Snijkant-Ø $D_c$	63 mm
Totale lengte $L_{tot.}$ voor $a_p$ 2,2 mm	100,5 mm
Schacht-Ø $D_s$ h6	32 mm
Kraaglengte $L_1$	37 mm
Kraag-Ø $d_1$	31,5 mm
Totale lengte $L_{tot.}$ voor $a_p$ 1,5 mm	99,9 mm
Aantal snijkanten $Z$	4
Breedte $a_p$	1,5 mm
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Snijmateriaal	Staal
Inwendige koeling	nee
Producttype	Schijffrees