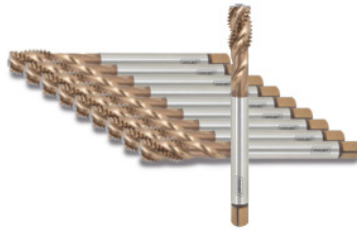


**HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, M: M4****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | GG5255 M4     |
| GTIN          | 4067263090601 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Omschrijving**

**Uitvoering:**  
**Zoals nr. 135255.**  
**HOLEX Clever Tap:**

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel.

**Technische beschrijving**

|   |        |
|---|--------|
| Inhoud                                    | 10     |
| Draadspoed                                | 0,7 mm |
| Kerngat-Ø                                 | 3,3 mm |
| Snijmateriaal                             | HSS E  |
| Schroefdraad-Ø                            | 4 mm   |
| Draaddiepte                               | 10 mm  |
| Draadafmeting                             | M4     |
| Aantal snijkanten Z                       | 3      |
| Aantal spaangroeven                       | 3      |
| Schacht-vierkant <input type="checkbox"/> | 3,4 mm |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Totale lengte L              | 63 mm                                      |
| Tolerantieklasse             | ISO 2 6H                                   |
| Norm                         | DIN 371                                    |
| Draadsoort                   | M  |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>     | 4,5 mm                                     |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | DIN 13                                     |
| Aansnijdingsvorm             | C  |
| Spiraalkhoek                 | 40 graden                                  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 2,5×D bij blind gat                    |
| Snijrichting                 | rechts                                     |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Serie                        | CleverTap                                  |
| Producttype                  | Tap  |

## Gebruikersgegevens

|                               | Geschiktheid               | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|----------|
| Alum.                         | onder voorwaarden geschikt | 13 m/min       | N        |
| Aluminium (kortspanend)       | onder voorwaarden geschikt | 13 m/min       | N        |
| Staal < 500 N/mm <sup>2</sup> | geschikt                   | 12 m/min       | P        |
| Staal < 750 N/mm <sup>2</sup> | geschikt                   | 12 m/min       | P        |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup> | onder voorwaarden geschikt | 6 m/min        | P        |
| Olie                          | geschikt                   |                |          |

nat maximaal

geschikt

---

## Accessoires

HOLEX Clever Tap machinetap M M4

135255 M4