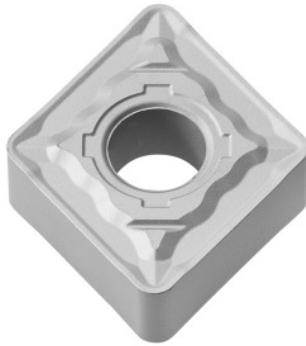


**Draaiwisselplaat voorbereken CNMG, HBT020, Grootte / hoeveelheid:
160608/30****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer | GG2534 160608/30 |
| GTIN | 4067263092773 |
| Artikelklasse | GGN |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Voeding f | 0,3 - 0,5 mm/omw, |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 100 - 220 mm/min |
| Inhoud | 250220 HBT020 |
| Snijdiepte a_p | 0,55 - 5,5 mm |
| Aantal | 30 |
| Soort | HBT020 |
| Spaanbreker | PR |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |

Accessoires

CNMG 160608 Soort HBT020

250220 HBT020