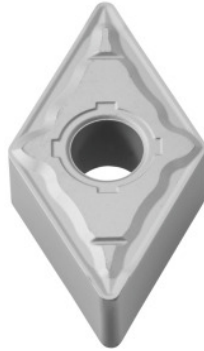


**CNMG 120412 DNMG, HBT020, Grootte / hoeveelheid: 150612/50**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2542 150612/50
GTIN	4067263093060
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,8 - 3,75 mm
Voeding f	0,3 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 200 mm/min
Aantal	50
Inhoud	250787 HBT020
Soort	HBT020
Spaanbreker	PR
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

DNMG 150612 Soort HBT020

250787 HBT020