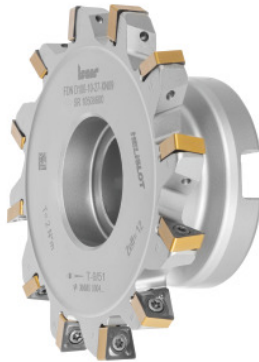


**HELISLOT schijffrees met flens, Ø DC / Zeff: 100/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227720 100/12
GTIN	7291075430868
Artikelklasse	19D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

**Reservedeel:**

Set wisselplaat Schroeven nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

**Technische beschrijving**

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	40 mm
Snijkant-Ø $D_c$	100 mm
Aantal wisselplaten	12
Effectief aantal snijkanten $Z_{\text{eff}}$	12
Serie	HELISLOT
Opnameboring-Ø	27 mm

Maximale insnijdiepte $a_{e,max}$	26 mm
Kraaglengte $L_1$	25 mm
Groefbreedte $a_p$	10 mm
Fabrikantnummer	FDN D100-10-27-XN09
Schachtuitvoering	met boring
Producttype	Schijffrees

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 3	229695 3
---------------------------------------	----------