


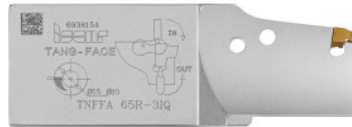

TANGGRIP TNFFA-IQ axiale steekhouder versterkt, links, Ø-bereik/ insteek DAXN-DAXX: 60-80mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	274203 60-80
GTIN	7291075310993
Artikelklasse	26D

Omschrijving

Toepassing:

Voor axiaal steken.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 274422 – 274226.

Let op:

Montagesleutel nr. 279952 apart bestellen.

Technische beschrijving

Steekbreedte w	4 mm
Insteekdiepte t _{max}	27 mm
Serie	TANG-GRIP
Totale lengte L	90 mm
WF	9 mm
WB_2	18 mm
Schachthoogte h _s	32 mm
Functionele hoogte h ₁	24,8 mm
Fabrikantnummer	TNFFA 60L-4IQ
Afkoppellengte	27 mm

Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder