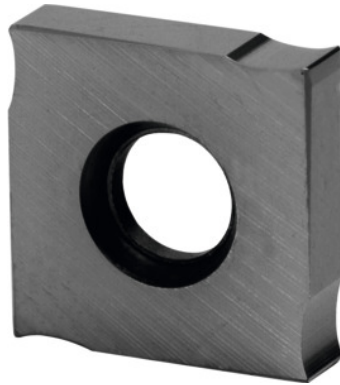


Garant**SNHX 1207 neutraal, Type: INOX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218621 INOX
GTIN	4045197532213
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor a_e max.**Technische beschrijving**

Voeding f_z per tand	0,13 mm
Type	INOX
Fasebreedte	0,25 mm
Soort	HB7535
Coating	gecoat
Plaatdikte E	7,94 mm
ISO-code wisselplaat	SNHX 1207
Snijmateriaal	HM
Bladdikte	7 mm

Voor groefbreedte a_p	12; 16 mm
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen