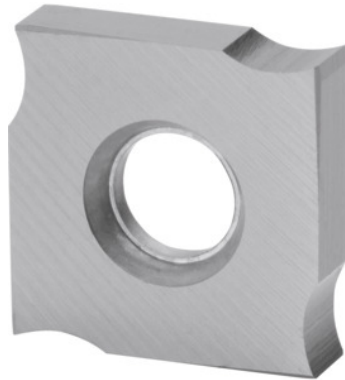


Garant**SNHX 1205 neutraal, Type: ALU****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218611 ALU
GTIN	4045197532138
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor a_e max.Voor groefbreedte a_p : 10; 14 mm

Soort: HU7710

Voeding f_z per tand: 0,1 mm

Fasebreedte: 0,3 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,1 mm
Type	ALU
Fasebreedte	0,3 mm
Soort	HU7710
ISO-code wisselplaat	SNHX 1205
Snijmateriaal	HM

Bladdikte	5,4 mm
Voor groefbreedte a_p	10; 14 mm
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen