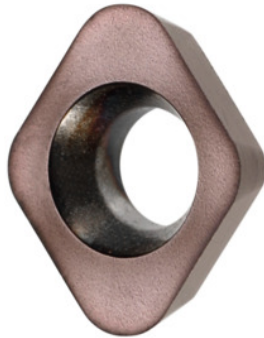


Garant**XDHW 060210, HB7720, Type: ST1400**

Bestelgegevens

Bestelnummer	211892 ST1400
GTIN	4045197479631
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,5$ mm.Voeding f_z : 0,15 mm

Technische beschrijving

Type	ST1400
Voeding f_z	0,15 mm
Hoekradius	1 mm
ISO-code wisselplaat	XDHW 060210
Soort	HB7720
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	270 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 55 HRC	geschikt	130 m/min	H
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt	100 m/min	H
GG(G)	geschikt	220 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	500 m/min	N
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		