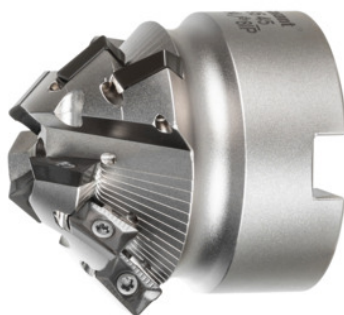


Garant**Fasenfreese, met boring, Hoek γ : 45graden****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215795 45
GTIN	4045197383235
Artikelklasse	210

Omschrijving**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Maximale fasebreedte b	17,8 mm
Wisselplaatschroevenset	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Hoek γ	45 graden
kleinste $\varnothing D$	17 mm
Maximale faselengte l	27,5 mm
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	3
grootste $\varnothing D_1$	56 mm
geschikte wisselplaat	AP.. 1003
Totale lengte L_{totaal}	52 mm

Opnameboring-Ø	22 mm
Maximale fasehoogte h	19 mm
Voeding per tand bij h _{max}	0,14 mm
Aantal wisselplaten	9
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Fasenfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219814
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2