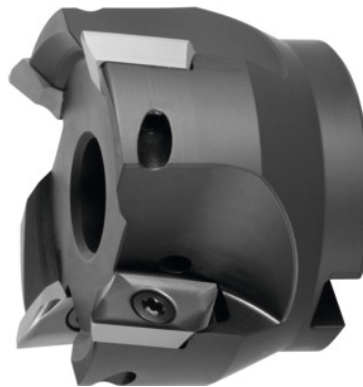


**Hoekfrees 90° 5720VZ16, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 42/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	220803 42/3
GTIN	2050002058262
Artikelklasse	28R

Omschrijving**Uitvoering:**

Freeslichamen met cilinderschacht zijn met $G = 6,3$ bij 30000 omw./min gebalanceerd. Opsteekfreesen en frezen met modulaire aansluiting moeten samen met de opname vóór de hogesnelheidsbewerking worden gebalanceerd. De constructie maakt de opname mogelijk van alle radius-wisselplaten tot $r_e=6,0\text{mm}$ zonder wijziging van de houder en zonder lengtecorrectie.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	45 mm
Wisselplaatschroef	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Snijkant-Ø D_c	42 mm
Opnameboring-Ø	16 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	16 mm
geschikte wisselplaat	ZD.. 16M5
Aantal snijkanten Z	3
Rampinghoek α_{max}	4,4 graden

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Ramplinglengte L voor α_{\max}	32,5 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	68 mm
$\varnothing D_3$	26 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229900
-------------	--------