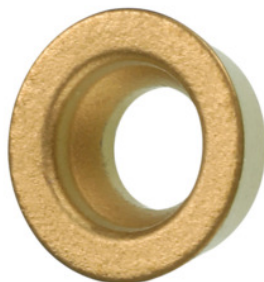


Garant**RDEX 0501 MOSN, HB7535, Type: INOX**

Bestelgegevens

Bestelnummer	212190 INOX
GTIN	4045197303431
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,1$ mm.

Technische beschrijving

Type	INOX
ISO-code wisselplaat	RDEX 0501 MOSN
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7535
Voeding f_z per tand	0,12 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	175 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt	175 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	160 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	60 m/min	S
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		