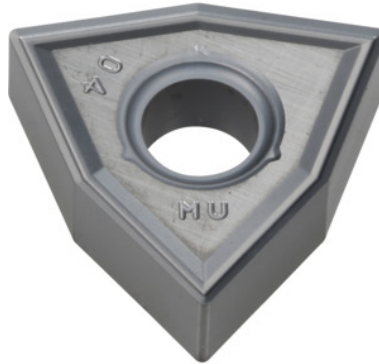


**WN.G 080404, Soort: SW05**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252112 SW05
GTIN	4960664630035
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	Ti
Voeding f	0,1 - 0,35 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Spaanbreker	MU
Hoekradius	0,4 mm
Soort	SW05
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Aantal wisselingen/snikanten	6

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien