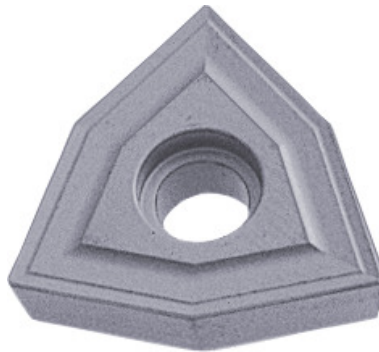


**KOMET® Unisix®-wisselplaat, BK6115, Aanduiding type W29: 42-000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236860 42-000
GTIN	
Artikelklasse	24T

Omschrijving**T.b.v.:**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

Opmerking:**De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.**

Niet op de binnensnijkanten van de volboor gebruiken!

Technische beschrijving

Omschrijving	42-000
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,16 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	WOEX 080404
Soort	BK6115
Type	GG(G); ST900
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	80 m/min	S
GG(G)	geschikt	200 m/min	K
nat maximaal	geschikt		