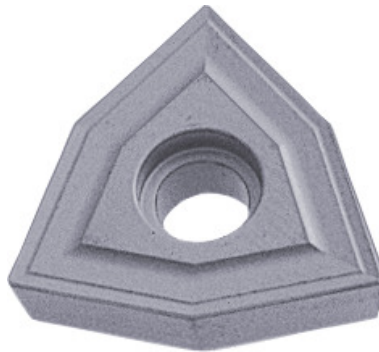


**KOMET® Unisix®-wisselplaat, BK6115, Aanduiding type W29: 34-000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236860 34-000
GTIN	
Artikelklasse	24T

**Omschrijving****T.b.v.:**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

**Opmerking:****De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.**

Niet op de binnensnijkanten van de volboor gebruiken!

**Technische beschrijving**

Omschrijving	34-000
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	WOEX 06T304
Soort	BK6115
Type	GG(G); ST900
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	80 m/min	S
GG(G)	geschikt	200 m/min	K
nat maximaal	geschikt		