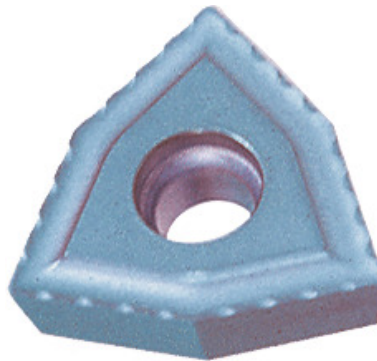



**KOMET® Unisix®-wisselplaat, BK79, Aanduiding type W29: 50-130**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	237050 50-130
GTIN	4047109036635
Artikelklasse	24T

**Omschrijving**
**T.b.v. :**

Nr. 236685; 236686

**Opmerking:**

**De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.**

Door de speciale snijkantgeometrie alleen voor rechtssnijdende KOMET KUB®-volboren inzetbaar.

Type: RVS

ISO-code wisselplaat: WOEX 100504

Voeding f in staal < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/omw,

**Technische beschrijving**

Omschrijving	50-130
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	WOEX 100504
Soort	BK79
Type	RVS

Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	S
nat maximaal	geschikt		