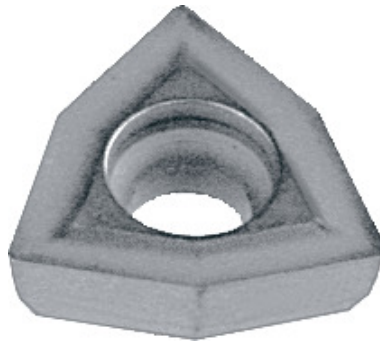



KOMET® Unisix®-wisselplaat, BK7710, Aanduiding type W29: 24-110

Bestelgegevens

Bestelnummer	236980 24-110
GTIN	4047109085695
Artikelklasse	24T

Omschrijving
T.b.v. :

Nr. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Opmerking:

De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.

Type: Alum.; CuZn

ISO-code wisselplaat: WOEX 05T304

Voeding f in staal < 900 N/mm²: 0,14 mm/omw,

Technische beschrijving

Omschrijving	24-110
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,14 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	WOEX 05T304
Soort	BK7710
Type	Alum.; CuZn
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	600 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	300 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	250 m/min	N
CuZn	geschikt	300 m/min	N
Grafiet, GFK, CFK	beperkt geschikt	150 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		