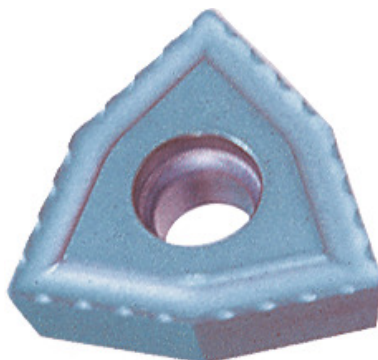



KOMET® Unisix®-wisselplaat, BK79, Aanduiding type W29: 18-130

Bestelgegevens

Bestelnummer	237050 18-130
GTIN	4047109069916
Artikelklasse	24T

Omschrijving
T.b.v. :

Nr. 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

Opmerking:

De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.

Door de speciale snijkantgeometrie alleen voor rechtssnijdende KOMET KUB®-volboren inzetbaar.

Type: RVS

ISO-code wisselplaat: WOEX 040304

Voeding f in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,13 mm/omw,

Technische beschrijving

Omschrijving	18-130
Voeding f in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,13 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	WOEX 040304
Soort	BK79
Type	RVS

Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	80 m/min	S
nat maximaal	geschikt		