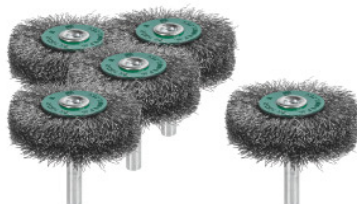


HOLEX**Ronde borstel op stift RVS-draad 0,20 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 70X10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5742 70X10
GTIN	4067263136323
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, **stift-Ø 6 mm.**

Komt overeen met nr. 574253.

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.

Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	15000 min ⁻¹
Lengte borsteldeel H ₁	19 mm
Borstel-Ø D ₁	70 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Borsteldraaddikte	0,2 mm
Bezettingsbreedte L ₁	10 mm
Bezettingmateriaal	RVS-draad

Draaiing van draaddelen

gegolfd

Producttype

Ronde borstel

Accessoires

Ronde borstel op stiftRVS-draad 0,20 mm Borstel-Ø
D1×bezettingsbreedte L1 70X10 mm

574253 70X10