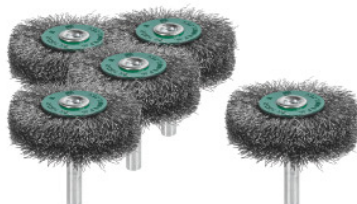


HOLEX**Ronde borstel op stift RVS-draad 0,20 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 80X12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5742 80X12
GTIN	4067263136330
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, **stift-Ø 6 mm.**

Komt overeen met nr. 574253.

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.

Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.

Technische beschrijving

Borsteldraaddikte	0,2 mm
Borstelbreedte	12 mm
Lengte borsteldeel H ₁	20 mm
Maximaal toerental	15000 min ⁻¹
Schacht-Ø D _s	6 mm
Borstel-Ø D ₁	80 mm
Bezettingsbreedte L ₁	9 mm

Bezettingmateriaal	RVS-draad
Draaiing van draaddelen	gegolfd
Producttype	Ronde borstel

Accessoires

Ronde borstel op stiftRVS-draad 0,20 mm Borstel-Ø D1xbezetting breedte L1 80X12 mm	574253 80X12
---	--------------