


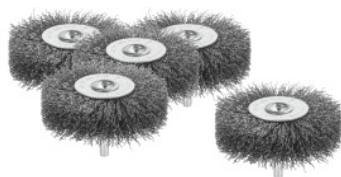

Ronde borstel op stift Staaldraad 0,30 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 80X18mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG5740 80X18
GTIN	4067263136392
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, **stift-Ø 6 mm**.

Komt overeen met nr. 574050.

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.

Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	15000 min ⁻¹
Bezettingsbreedte L ₁	13 mm
Lengte borsteldeel H ₁	20 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Borsteldraaddikte	0,3 mm
Borstel-Ø D ₁	80 mm
Bezettingmateriaal	Staaldraad
Draaiing van draaddelen	gegolfd

Producttype

Ronde borstel

AccessoiresRonde borstel op stiftStaaldraad 0,30 mm Borstel-Ø
D1×bezettingsbreedte L1 80X18 mm

574050 80X18