




## Ronde borstel op stift Staalraad 0,30 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 70X16mm

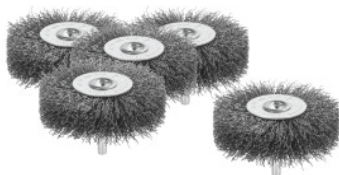

### Bestelgegevens

Bestelnummer	GG5740 70X16
GTIN	4067263136385
Artikelklasse	GGN

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, **stift-Ø 6 mm**.

Komt overeen met nr. 574050.

**Toepassing:**

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.

Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.

### Technische beschrijving

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	70 mm
Bezettingsbreedte L <sub>1</sub>	14 mm
Borsteldraaddikte	0,3 mm
Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	19 mm
Maximaal toerental	15000 min <sup>-1</sup>
Bezettingmateriaal	Staalraad
Draaiing van draaddelen	gegolfd

Producttype

Ronde borstel

---

**Accessoires**Ronde borstel op stiftStaalraad 0,30 mm Borstel-Ø  
D1×bezettingsbreedte L1 70X16 mm

574050 70X16