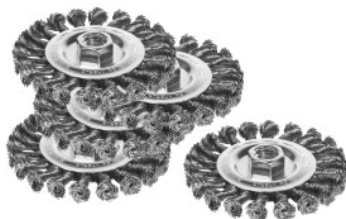


HOLEX**Ronde borstel Staaldraad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×boring-Ø d1 / schroefdraad M: 115XM14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5712 115XM14
GTIN	4067263136187
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Rechte ronde borstel met gladde draad, 0,50 mm, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

Komt overeen met nr. 571203.

Toepassing:

Voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.

Linksom gedraaid, vroegtijdig opendraaien wordt betrouwbaar voorkomen. Met **binnendraad M14**, voor directe opname **op haakse slijpers**.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	12500 min ⁻¹
Schroefdraad M	M14
Borsteldraaddikte	0,5 mm
Bezetting breedte L ₁	14 mm
Borstel-Ø D ₁	115 mm
Aantal gedraaide draaddelen	20

Lengte borsteldeel H ₁	24 mm
Bezettingmateriaal	Staaldraad
Producttype	Ronde borstel

Accessoires

Ronde borstelStaaldraad 0,50 mm Borstel-Ø D1×boring-Ø d1 / schroefdraad M 115XM14 mm	571203 115XM14
--	----------------