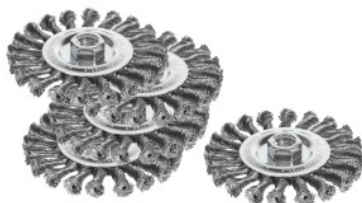


**HOLEX****Ronde borstel Staaldraad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×boring-Ø d1 / schroefdraad M: 125XM14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5712 125XM14
GTIN	4067263136507
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving****Uitvoering:**

Rechte ronde borstel met gladde draad, 0,50 mm, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

Komt overeen met nr. 571203.

**Toepassing:**

Voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.

**Linksom gedraaid**, vroegtijdig opendraaien wordt betrouwbaar voorkomen. Met **binnendraad M14**, voor directe opname **op haakse slijpers**.

**Technische beschrijving**

Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	29 mm
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	125 mm
Aantal gedraaide draaddelen	20
Bezettingsbreedte L <sub>1</sub>	14 mm
Borsteldraaddikte	0,5 mm
Schroefdraad M	M14

Maximaal toerental	12500 min <sup>-1</sup>
Bezettingmateriaal	Staaldraad
Producttype	Ronde borstel

---

## Accessoires

Ronde borstelStaaldraad 0,50 mm Borstel-Ø D1×boring-Ø d1 / schroefdraad M 125XM14 mm

571203 125XM14